


# Anschlussplatte VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

Teilenummer: 545448

FESTO

für Ventilinsel MPA-S.

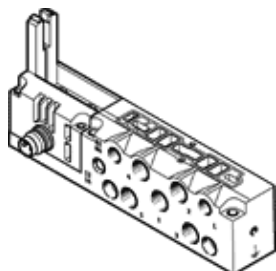

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	20,2 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	10,5 mm
Betriebsdruck	3 ... 8 bar
Steuerdruck	3 ... 8 bar
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA II T4 X
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	Stecker M8
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Pneumatischer Anschluss 5	M7
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss