


Anschlussplatte VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

Teilenummer: 545450

FESTO

für Ventilinsel MPA-S.

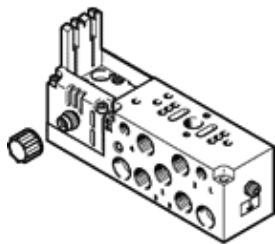

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	30,5 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	21 mm
Betriebsdruck	3 ... 8 bar
Steuerdruck	3 ... 8 bar
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA II T4 X
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	Stecker M8
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss