


# Haube NECV-S1W37

Teilenummer: 545974

FESTO

für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, zur Selbstkonfektion ohne Kabel.

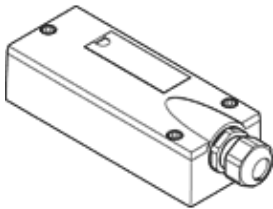

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einsatzgebiet	Nur für Multipolanschluss Ventilinsel VTSA/VTSA-F
Produktgewicht	180 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	37
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	37
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	3x Schraube M4
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Crimpkontakte
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Stoßspannungsfestigkeit	1 kV
Kabelverschraubung	M20x1,5
Kabeldurchmesser	5 ... 13 mm
Leiter-Nennquerschnitt	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65 NEMA 4
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA