 



# Magnetventil MOFHB-3-1/8

Teilenummer: 546050  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

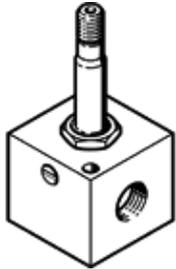

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Ventilfunktion                     | 3/2 offen monostabil               |
| Betätigungsart                     | elektrisch                         |
| Normalnennndurchfluss              | 90 l/min                           |
| Betriebsdruck                      | 0 ... 8 bar                        |
| Konstruktiver Aufbau               | Teller-Sitz                        |
| Rückstellart                       | mechanische Feder                  |
| Schutzart                          | IP65                               |
| Nennweite                          | 1,3 mm                             |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Handhilfsbetätigung                | rastend                            |
| Schaltzeit aus                     | 14 ms                              |
| Schaltzeit ein                     | 10 ms                              |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur                  | -10 ... 60 °C                      |
| Umgebungstemperatur                | -5 ... 40 °C                       |
| Produktgewicht                     | 60 g                               |
| Anschluss Steuerabluft 84          | M5                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G1/8                               |
| Werkstoffinformation Dichtungen    | NBR                                |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | Aluminium<br>eloxiert              |