


Verteiler FCK-3-PK-4-N

Teilenummer: 546066

FESTO

Metallausführung.

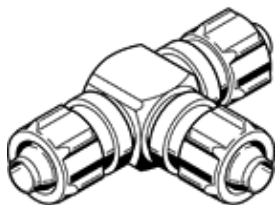

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 3 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0 ... 10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 10 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |