


Adapter AD-G1-1NPT-I

Teilenummer: 546546

FESTO

eine Seite Innen-, andere Seite Außengewinde.

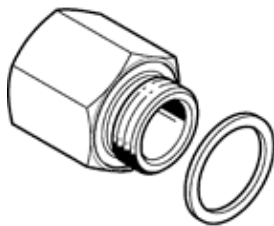

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	21,4 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	90 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	35 Nm
Produktgewicht	212,68 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde 1 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt