


Verteiler FR-8-1/4-BR

Teilenummer: 546750

FESTO

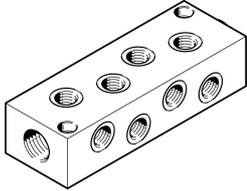

Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	11.5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Anzahl Abgänge	8
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung