


Reglerplatte VABF-S1

Teilenummer: 546811

FESTO

Für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1.

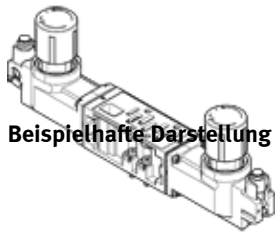

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Basierend auf Norm | ISO 5599-1 |
| Einbaulage | beliebig |
| Reglerfunktion | Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung |
| Zuwahl Manometer | möglich |
| Eingangsdruck 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Eingangsdruck 1 MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Eingangsdruck 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte |
| Anschluss Manometer | mit Halteklammer |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Bedienteil | PA |
| Werkstoff Reglergehäuse | Aluminium-Druckguss |