
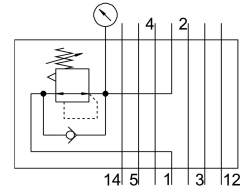


# Reglerplatte VABF-S1-1-R1C2-C-6

Teilenummer: 546817

FESTO

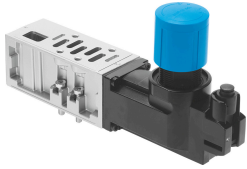

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Baubreite                          | 42 mm  |
| Basierend auf Norm                 | ISO 5599-1   |
| Einbaulage                         | beliebig   |
| Pneumatische Höhenverkettung       | Druckregler für 1  |
| Reglerfunktion                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung           |
| Zuwahl Manometer                   | möglich  |
| Druckregelbereich                  | 0.05 MPa...0.6 MPa<br>0.5 bar...6 bar<br>7.25 psi...87 psi |
| Eingangsdruck 1                    | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Schutzart                          | IP65<br>NEMA 4   |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C  |
| Produktgewicht                     | 640 g  |
| Befestigungsart Höhenverkettung    | auf Verkettungsplatte<br>auf Einzelanschlussplatte         |
| Anschluss Manometer                | mit Halteklammer   |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform   |
| Werkstoff Bedienteil               | PA   |
| Werkstoff Reglergehäuse            | Aluminium-Druckguss  |