 



Schnell-Entlüftungsventil VBQF-D-G18-Q6

Teilenummer: 547534

FESTO

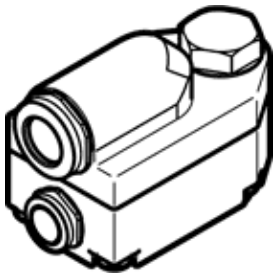

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	850 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.300 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	ISO Klasse 4
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	105 g
Pneumatischer Anschluss 3	QS-8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR