


# Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-20-H

Teilenummer: 547701

FESTO

für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Unterdruck.

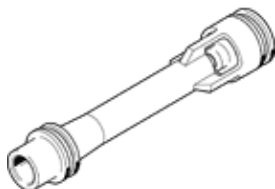

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	2 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hoher Unterdruck
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Betriebsdruck für max. Vakuum	3,5 bar
Max. Vakuum	92 %
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	98 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	0,23 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	3,75 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung