


Y-Verschraubung NPFB-Y-R12-2G12-MFF

Teilenummer: 547743

FESTO

zur Verbindung mit Rohren.

Bei Verwendung von R und G Gewindepfaden wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindepfaden ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

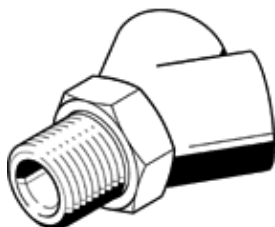

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffinformation Gewindeverschraubung	Messing vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 40 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	110 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform