


T-Verschraubung NPFB-T-3M5-MFF

Teilenummer: 547751

FESTO

zur Verbindung mit Röhren.

Bei Verwendung von R und G Gewindepfannen wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindepfannen ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

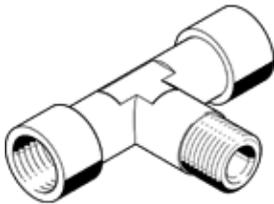

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---------------------------------------|
| Werkstoffinformation Gewindeverschraubung | Messing vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 40 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 8 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |