


T-Verschraubung NPFB-T-2G34-R34-FMF

Teilenummer: 547763

FESTO

zur Verbindung mit Rohren.

Bei Verwendung von R und G Gewindepfaden wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindepfaden ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

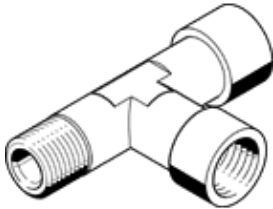

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffinformation Gewindeverschraubung	Messing vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 40 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	172 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	R3/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform