


# T-Verschraubung NPFB-T-G38-2R38-FMM

Teilenummer: 547773

FESTO

zur Verbindung mit Röhren.

Bei Verwendung von R und G Gewindepfäfen wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindepfäfen ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

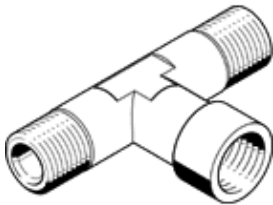

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffinformation Gewindeverschraubung	Messing vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 40 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	72 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform