


Deckel VAEM-S6-C-S6-R5

Teilenummer: 549048

FESTO

es können bis zu 12 monostabile oder 6 bistabile Ventile
angeschlossen werden.

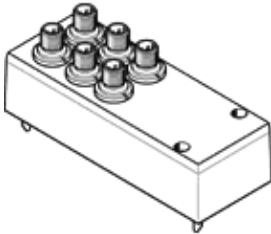

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	12 bei monostabilen Ventilen 6 bei bistabilen Ventilen
Max. Summenstrom	10 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	200 g
Anzahl elektrische Anschlüsse	6
Elektrischer Anschluss	5-polig M12 Stecker
Werkstoff Gehäuse	PA