 



Vertikal-Drucksperrplatte VABF-S1-1-L1D1-C

Teilenummer: 549103

FESTO

für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1, 5599-2, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, Versorgungsdruck der Insel wird abgesperrt.

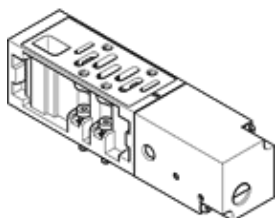

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Absperrung für 1
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss	1.200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	600 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss