


Magnetspule MD-2-24VDC-PA

Teilenummer: 549903

★ Kernprogramm

für Gleichspannung, ohne Steckdose.

FESTO

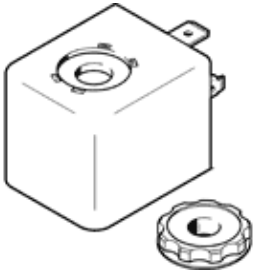

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	24 V DC: 6,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	0,5 Nm
Produktgewicht	110 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer