

# Anschlussblock CPE14-3/2-PRS-3/8-3


Teilenummer: 550560

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

**FESTO**

für CPE-Ventile.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

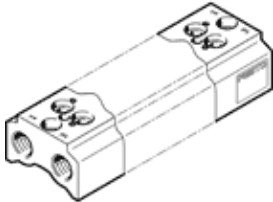

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	3
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Berstdruck	5 MPa 50 bar 725 psi
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	1,2 Nm
Produktgewicht	228 g
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung