


Anschlussblock CPE18-3/2-PRS-3/8-6-NPT

Teilenummer: 550623

FESTO

für CPE-Ventile.

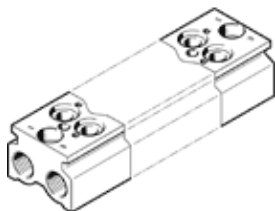

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	26 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	6
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Berstdruck	5 MPa 50 bar 725 psi
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	23 ... 122 °F
Umgebungstemperatur	23 ... 122 °F
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	1,5 ft-lbf
Produktgewicht	20,545 oz
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung