


Kupplung EAMC-65-90-19-25

Teilenummer: 551000

FESTO

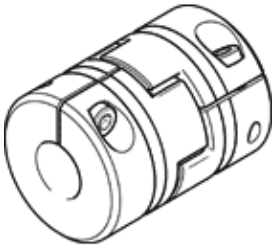

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	19 mm
Aufnahmedurchmesser 2	25 mm
Baugröße	65
Nennlänge	90 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	417 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	85 Nm
Produktgewicht	535 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform