


Busanschaltung CECX-F-PB-S-V0

Teilenummer: 552102
Auslaufprodukt

FESTO

für den CECX und CMXR.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

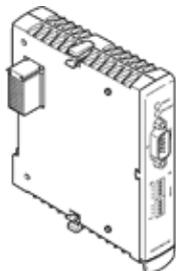

Datenblatt

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Leistungsaufnahme 5 V	1,4 W
Umgebungstemperatur	5 ... 55 °C
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Produktgewicht	140 g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (Halbsinus)
Statusanzeigen	LED (Status) LED rot = Bus Fault
Feldbus Schnittstelle	Profibus-Slave DP-V0
Feldbus-Schnittstelle, Anschluss technik	Buchse Sub-D 9-polig
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	9,6 kBit/s bis 12 MBit/s
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung	ja
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie