

Filter-Regelventil LFRF-1/8-D-5M-MINI

Teilenummer: 552398

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

 

mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm.

Mit automatischem Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

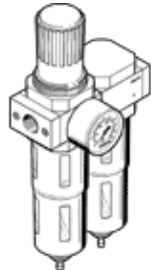

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | Mini |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Konstruktiver Aufbau | Filterregler mit Manometer |
| Max. Kondensatmenge | 22 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Betriebsdruck | 1 ... 16 bar |
| Druckregelbereich | 0,5 ... 12 bar |
| Max. Druckhysterese | 0,2 bar |
| Normalnennndurchfluss | 650 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumtemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 660 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |