

Lichtleiter SOOC-DS-M6-2-R25-T1


Teilenummer: 552809

Auslaufprodukt

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

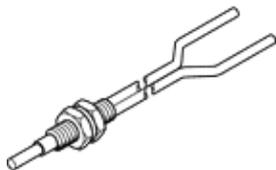

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Hohe Temperatur
Reichweite	150 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 115 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III