


# Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25

Teilenummer: 552812

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

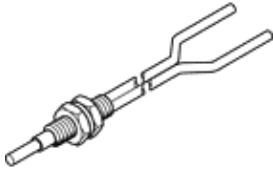

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,35 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite	400 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Kupfer-Legierung PVC vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III