


Lichtleiter SOOC-TB-H-M4-2-R40

Teilenummer: 552816
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

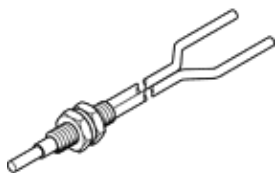

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,2 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Große Reichweite
Reichweite	650 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	40 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III