

# Lichtleiter

## SOOC-TB-M-A5-2-R25


Teilenummer: 552827

Auslaufprodukt

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

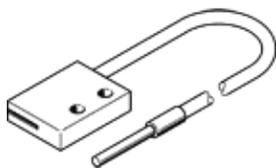

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Reihe
Reichweite	250 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	Rechteck 10x10x5 mm
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	25 mm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III