


Vakuumfilter VAF-DB-3/8

Teilenummer: 553140

FESTO

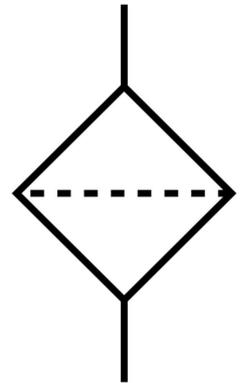

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht
Filterfeinheit	80 µm
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment	15.3 Nm
Produktgewicht	156 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Wand-/Flächenhalter
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Vakuumanschluss	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	PP-verstärkt
Werkstoff Schale	PA
Abwurfimpulstauglichkeit	7 bar