


Vakuumfilter VAF-DB-1/2

Teilenummer: 553141

FESTO

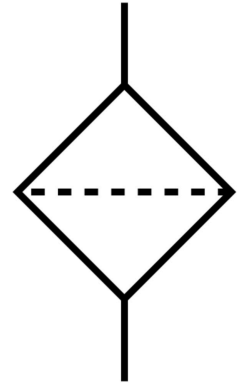

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht
Filterfeinheit	80 µm
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment	20.5 Nm
Produktgewicht	162 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Wand-/Flächenhalter
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Vakuumanschluss	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	PP-verstärkt
Werkstoff Schale	PA
Abwurfimpulstauglichkeit	7 bar