


Nherungsschalter SIEF-M30B-NS-K-L

Teilenummer: 553552

FESTO

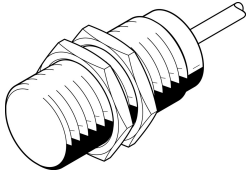

Datenblatt

Merkm al	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Bemessungsschaltabstand	10 mm
Umgebungstemperatur	-30 �C...70 �C
Wiederholgenauigkeit	0.55 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Schaltfrequenz DC	2000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 V...30 V
Verpolungsschutz	fr alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Kabellnge	2.5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Baugre	M30
Einbauart	bndig
Produktgewicht	191 g
Werkstoff Gehuse	Messing TPE-O verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 �C...70 �C
Schutzart	IP68
Strfestigkeit gegen magnetische Felder	magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Stospannungsfestigkeit	0.8 kV
Korrosionsbestndigkeitsklasse KBK	2 - mige Korrosionsbeanspruchung

Merkmal	Wert
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3
Auswahl Sensor-Zusatzinformation	mit Reduktionsfaktor 1 - Magnetfeldfest
Auswahl Ausführung Sensor	Standard