


# Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-SI-200

Teilenummer: 553892

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.

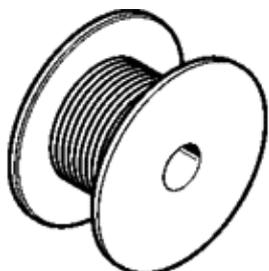

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	12 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	64 mm
Innen-Durchmesser	8,4 mm
Min. Biegeradius	29 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi
Zulassung	TÜV
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,06 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A