


Anschlusskabel NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Teilenummer: 553949

FESTO

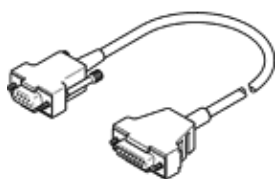

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 9-polig 15-polig
Kabelschnittstelle	SUB-D 15POL Stecker SUB-D 9POL Stecker
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	78 mm
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabeltyp	LIYCY
Kabelaufbau	3x0,34 geschirmt
Farbcode Aderisolierung	braun grün weiss
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff metallisiert Metall
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet