


Elektrik-Anschaltung CECX-S-2S1

Teilenummer: 553978

FESTO

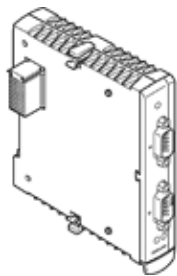

Datenblatt

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Leistungsaufnahme 5 V	0,4 W
Umgebungstemperatur	5 ... 55 °C
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Produktgewicht	132 g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (Halbsinus)
Statusanzeigen	LED (Status)
Serielle Schnittstelle, Anzahl	2
Serielle Schnittstelle, Art	RS 232
Serielle Schnittstelle, Anschlusstechnik	Stecker Sub-D 9-polig
Serielle Schnittstelle, Übertragungsrate	1200 ... 115200 Bit/s über Software einstellbar
Serielle Schnittstelle, galvanische Trennung	nein