


Anschlussplatte VABS-S2-2S-G12-B-C1

Teilenummer: 555643

FESTO

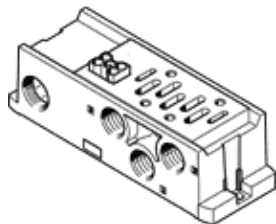

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baubreite | 52 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 5599-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Betriebsdruck Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Betriebsspannungsbereich AC | 110 V |
| Betriebsspannungsbereich DC | 24 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 2 A |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 815 g |
| Anschlussquerschnitt | 0,08 ... 0,75 mm ² |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Guss |