


Motorleitung NEBM-T1G6-T1G6-10

Teilenummer: 556798

FESTO

zur Verbindung von Motor und Controller.

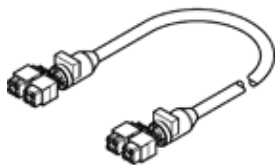

Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	in montiertem Zustand IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 90 °C
Umgebungstemperatur	-50 ... 90 °C
Min. Kabel-Biegeradius	60 mm
Kabelaufbau	geschirmt 6 x 1 mm ²
Kabeldurchmesser	8 mm
Kabellänge	10 m
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)