


# Kupplung EAMD-67-82-25-32X32-U

Teilenummer: 558007

FESTO

ist ein Antriebselement, der rotative Bewegungsenergie eines Schritt- oder Servomotors überträgt.

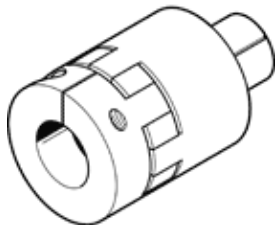

## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                  |
|---------------------------|-----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 25 mm                 |
| Aufnahmedurchmesser 2     | 32 mm                 |
| Baugröße                  | 67                    |
| Nennlänge                 | 82 mm                 |
| Einbaulage                | beliebig              |
| Max. Drehzahl             | 4.500 1/min           |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur           | -25 ... 60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %              |
| Umgebungstemperatur       | -25 ... 60 °C         |
| Massenträgheitsmoment     | 831 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 150 Nm                |
| Produktgewicht            | 1.557 g               |
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform          |