


Axialbausatz EAMM-A-S62-140A

Teilenummer: 558168

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

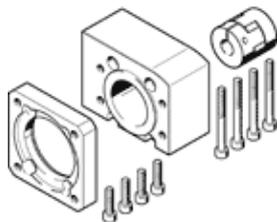

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	2.870 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	140A
Werkstoffhinweis	RoHS konform