


# Steckverschraubung NPQM-D-G38-Q10-P10

Teilenummer: 558669

FESTO

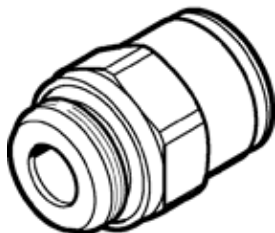

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                                   | Standard  |
| Nennweite                                  | 8 mm  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring   |
| Bauform                                    | Gerade Form   |
| Gebindegröße                               | 10  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1,6 MPa<br>-0,95 ... 16 bar<br>-13,775 ... 232 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Umgebungstemperatur                        | -20 ... 70 °C   |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 9 Nm  |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %  |
| Produktgewicht                             | 22,6 g  |
| Befestigungsart                            | Außensechskant SW16<br>Innensechskant SW8                     |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G3/8   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm                           |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR   |