


Kupplung EAMC-30-35-8-9

Teilenummer: 558903

FESTO

passend für Auslegerachse EGSA.

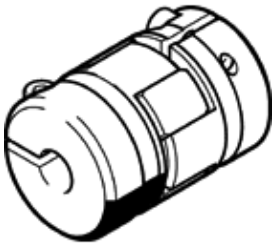

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	9 mm
Baugröße	30
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	12.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	6,06 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	5,1 Nm
Produktgewicht	45 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform