


# Axialbausatz EAMM-A-L38-57A

Teilenummer: 560679

FESTO

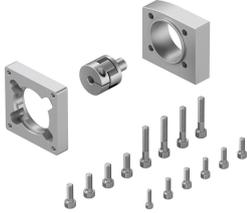

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	3.6 Nm
Produktgewicht	220 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform