


Endplatte VMPAL-EPL-SD44

Teilenummer: 560939

FESTO

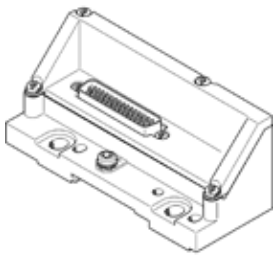

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	43 mm
Länge	107,3 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	32
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Max. Anzahl Ventilsolen	32
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand mit Zubehör VMPAL-KM
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	190 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Multipol
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	44
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Endplatte	Aluminium-Druckguss PA-verstärkt