


Anschlussplatte VMPAL-AP-20-T35

Teilenummer: 560978

FESTO

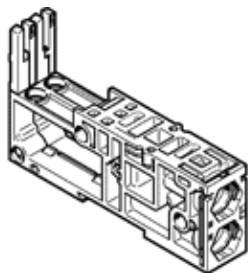

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	21,2 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	21,2 mm
Ventilgröße	20 mm
Druckzonentrennung	Kanal 3 und 5
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	46,5 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 4	für Cartridge 18 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt