


Anschlussplatte VMPAL-AP-20-QS10-1-T1

Teilenummer: 561015

FESTO

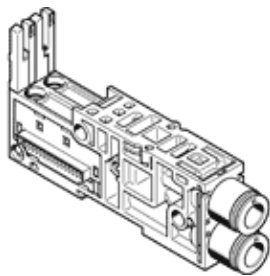

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Breite | 21,2 mm |
| Länge | 107,3 mm |
| Rastermaß | 21,2 mm |
| Ventilgröße | 20 mm |
| Druckzonentrennung | Kanal 1 |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 1 |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Ventilinselaufbau | Ventilgrößen mischbar |
| Max. Anzahl Ventilspulen | 1 |
| Betriebsdruck Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Steuerdruck MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Steuerdruck | 3 ... 8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 82,28 g |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Pneumatischer Anschluss 4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | PA-verstärkt |