 



Nahrungsschalter

SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Teilenummer: 562515

FESTO

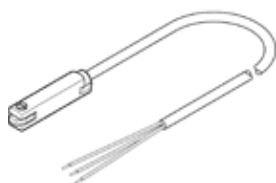

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur T-Nut
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 C
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Max. Schaltleistung AC	3 VA
Max. Schaltleistung DC	3 W
Kurzschlussfestigkeit	nein
berlastfestigkeit	nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC	10 ... 30 V
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Prufbedingungen Leitung	Prufbedingungen auf Anfrage
Kabellnge	1 m
Leitungseigenschaft	Standard
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	festgeschraubt von oben in Nut einsetzbar
Produktgewicht	13,6 g
Werkstoff Gehuse	PA
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 C
Schutzart	IP67