


Axialbausatz EAMM-A-P5-28B-42A

Teilenummer: 562640

FESTO

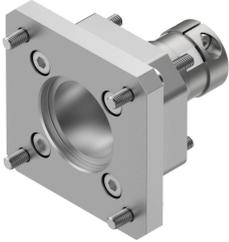

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	60 g
Schnittstellencode Aktuator	P5-28B
Schnittstellencode Motor In	42A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform