


Kabel

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Teilenummer: 563782

FESTO

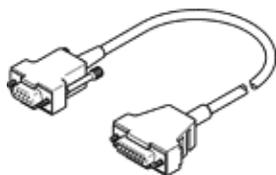

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Einbaulage | beliebig |
| Elektrischer Anschluss | Dose gerade / Dose gerade Sub-D / Sub-D 15polig / 9-polig |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Leitungseigenschaft | Standard |
| Min. Kabel-Biegeradius | 79 mm |
| Kabeldurchmesser | 6,6 mm |
| Kabeltyp | LIYCY |
| Kabelaufbau | 6x0,34 geschirmt |
| Farbcode Aderisolierung | DIN 47100 |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 70 °C |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff metallisiert Metall |
| Werkstoff Steckkontakte | vergoldet |