


L-Steckverschraubung QBLV-10-32-UNF-3/16-U

Teilenummer: 564729

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.

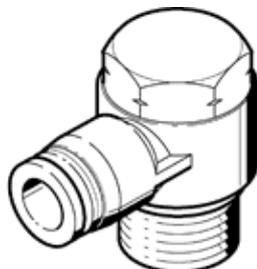

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 0,059 " |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | L-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 1,106 ft-lbf |
| Produktgewicht | 0,271 oz |
| Befestigungsart | Hohlschraube mit Außensechskant |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde 10-32 UNF-2A |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 3/16" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |