
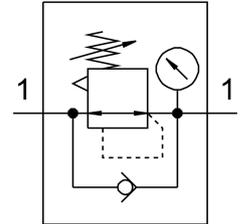


# Reglerplatte VMPA1-B8-R1-M5-06

Teilenummer: 564911

FESTO

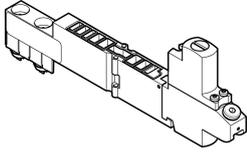

## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Baubreite                          | 10.5 mm  |
| Einbaulage                         | beliebig   |
| Pneumatische Höhenverkeftung       | Druckregler für 1  |
| Reglerfunktion                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung           |
| Druckregelbereich                  | 0.5 bar...6 bar  |
| Eingangsdruck 1                    | 0.5 bar...10 bar   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Schutzart                          | IP65<br>nach IEC 60529                                     |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C  |
| Max. Anziehdrehmoment              | 0.25 Nm  |
| Produktgewicht                     | 73.8 g   |
| Befestigungsart Höhenverkeftung    | auf Verkeftungsplatte                                      |
| Anschluss Manometer                | M5   |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform   |
| Werkstoff Bedienteil               | PA   |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR  |
| Werkstoff Reglergehäuse            | PA   |