


L-Steckverschraubung CRQSL-1/2-1/2-U

Teilenummer: 565333

FESTO

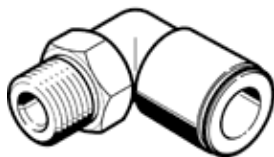

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 0,413 " |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | L-Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 150 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 14,751 ft-lbf |
| Produktgewicht | 2,723 oz |
| Verwendbare Leitungen | PFAN |
| Befestigungsart | Außensechskant 55/64 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde 1/2 NPTF |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 1/2" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Lösering | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlauchdichtung | FPM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |