


Kunststoffschlauch PUN-V0-14X2-BL-C

Teilenummer: 570352

FESTO

flammhemmend.

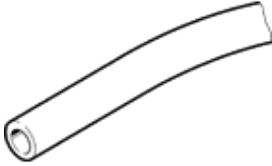

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Außen-Durchmesser | 14 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 70 mm |
| Innen-Durchmesser | 9,8 mm |
| Min. Biegeradius | 45 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 0,9 MPa -0,95 ... 9 bar -13,775 ... 130,5 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | druckloser Einsatz bis 90 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,096 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm |
| Farbe | blau |
| Hinweis zur Farbe | wegen Flammenschutz Abweichung zur Standardfarbe |
| Shore-Härte | D 54 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |